

Magneter med inngänga (plangripare) av NdFeB, med gummihölje

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus stål.

Magnetkärna NdFeB (neodym).

Gummihölje syntetiskt gummi.

Utförande:

Hus förzinkat.

Gummihölje svart.

Anmärkning:

Plangripare med inngänga, skärmat system. Med gummihölje som skyddar ömtåliga ytor. Gummihöljet ökar friktionskoefficienten så att hög friktion i sidled uppstår.


Temperaturområde:

max. 60 °C.

Ritningsinformation:

- 1) Häftyta
- 2) Magnet
- 3) Gummi

Ritningar

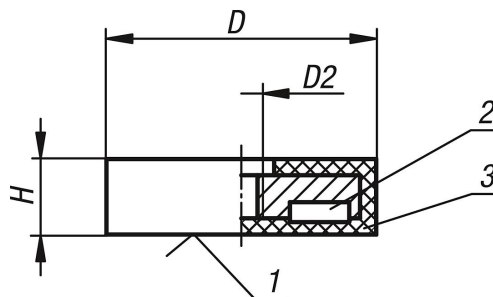

Artikelöversikt

Magneter med inngänga (plangripare) av NdFeB, med gummihölje

Beställningsnr.	D	D2	H	Häftkraft N
K0562.00	18	M4	6	25
K0562.01	22	M4	6	35
K0562.02	31	M5	6	75
K0562.03	43	M4	6	85
K0562.04	66	M6	8,5	180
K0562.05	88	M6	8	420

Magneter med innergänga (plangripare) av NdFeB, med gummihölje

Artikelöversikt
