

Tryckspindlar med ledad fot

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning


Material:

Stål. Spindel hållfasthetsklass 5.8.

Utförande:

Spindel, muttrar och ledad fot fosfaterade. Sidobrickor förzinkade och kromaterade.

Ritningar

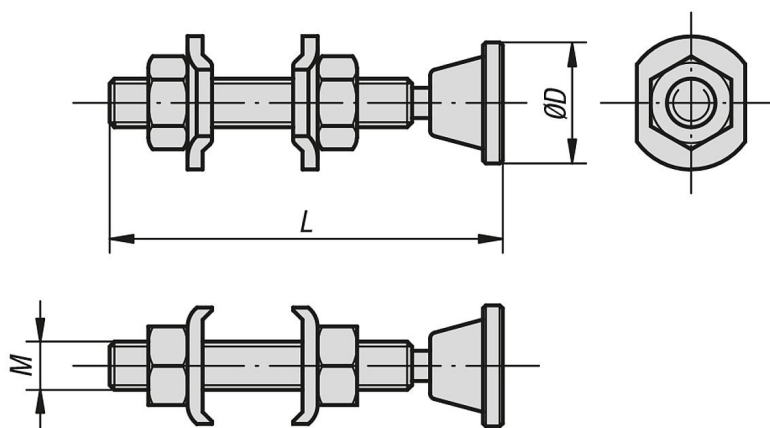

Artikelöversikt

Tryckspindlar med ledad fot

Beställningsnr.	M	L	D
K0102.05035	M5	35	12
K0102.06050	M6	50	12
K0102.08065	M8	65	20
K0102.10085	M10	85	20
K0102.12100	M12	100	25
K0102.16150	M16	150	45

Tryckspindlar med ledad fot

Artikelöversikt
