


Vinkelsatser, Typ B

Artikelbeskrivning/produktbilder

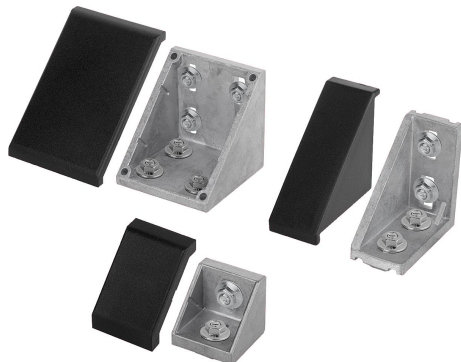

Beskrivning

Material:

Vinkel i pressgjutet aluminium.

Skravar och spårmuttrar i stål.

Täcklock i polyamid, glasfiber

Utförande:

Vinkel blank.

Skravar och spårmuttrar förzinkade.

Täcklock i svart.

Anmärkning:

Lämpliga för att göra profilkonstruktioner styvare och för hopmontering av profiler kraftupptagande utan någon bearbetning. Kan även användas som fästelement (t.ex. konsol) för valfria komponenter.


Vinklarna har centreringsklackar för en exakt och vridsäker montering.

Centreringsklackarna kan vid behov tas bort via ett börbrottställe, t.ex. för montering av plattor. Den öppna sidan kan förslutas med täcklock.


Vinkelsatser, Typ B

Ritningar


30x30 / 40x40 / 45x45

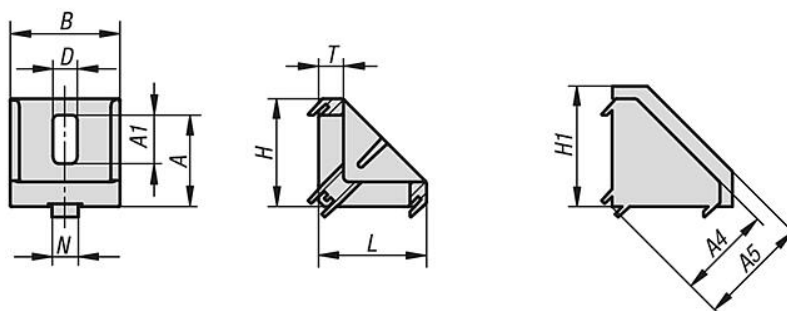

30x60 / 40x80 / 45x90

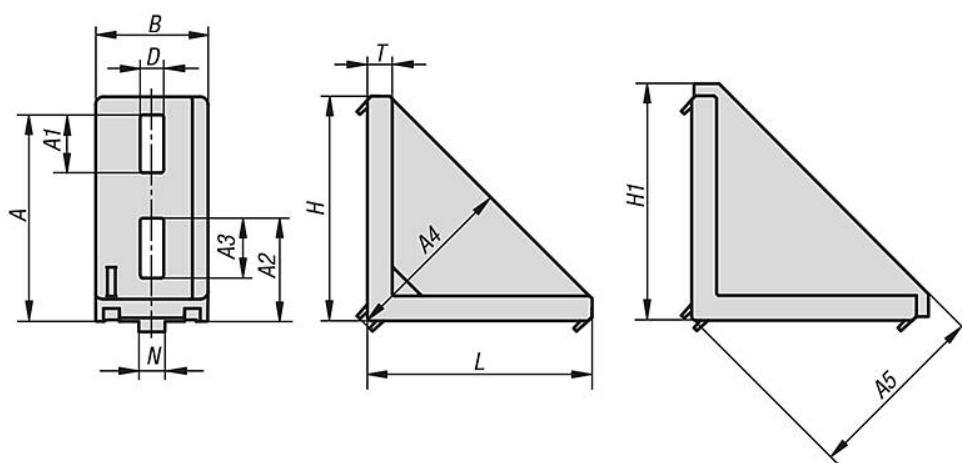

80x80 / 90x90

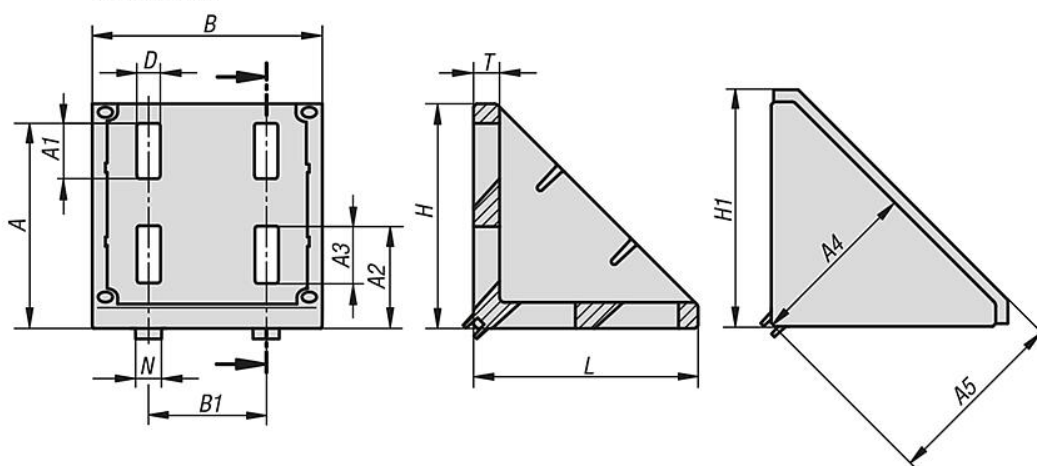

Artikelöversikt

Vinkelsatser, Typ B

Beställningsnr.	Typ	Spårbredd	Utförande	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	H	H1	L	N	T
K1046.083030	B	8	30x30	22	9,5	-	-	23	29	28	-	6,4	27	30	27	8	6
K1046.083060	B	8	30x60	51	11	23	11	44	49	28	-	6,4	57	61	57	8	5,5

Vinkelsatser, Typ B

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Typ	Spårbredd	Utförande	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	H	H1	L	N	T
K1046.104040	B	10	40 x 40	29,5	20,5	-	-	29,5	36,5	38	-	9	36	41,5	36	10	5,5
K1046.104545	B	10	45 x 45	35	18,5	-	-	35	44,5	42	-	9	41	50,5	41	10	9,5
K1046.104080	B	10	40 x 80	68	20	35	23	59	64	38	-	9	76	80	76	10	8,5
K1046.104590	B	10	45 x 90	79	22	39,5	23	67	72	43	-	9	86	90	86	10	9,5
K1046.108080	B	10	80 x 80	68,5	20	35	20	58,5	65	74	40	9	76	82,5	76	10	8
K1046.109090	B	10	90 x 90	78,5	21	39	22	67	75	88	45	9	86	94,5	86	10	10