



Tekniska anvisningar för fjädergångjärn



Öppningsriktning för fjädergångjärn beroende på fjädertyp:

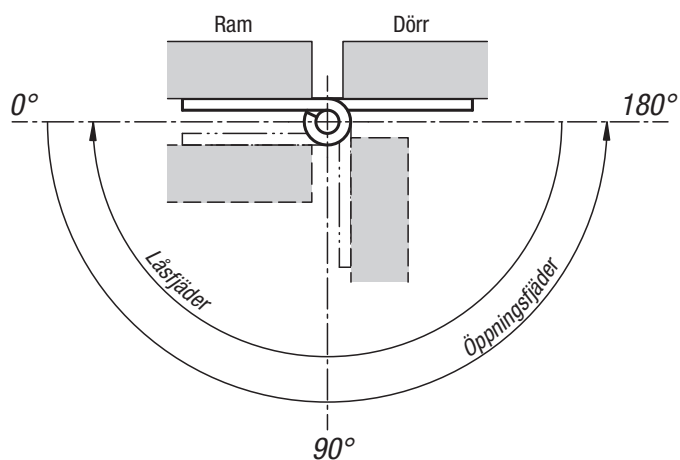

Utveckling av vridmomentet på fjädergångjärnet beroende på vinkelposition:

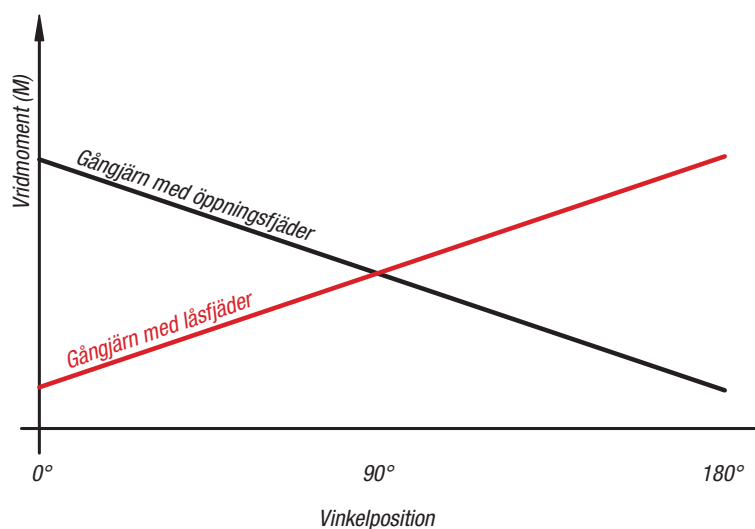

M: Gångjärnets vridning i olika positioner.

M(0°): Vridmoment vid parallellt utriktade vingar.


M(90°): Vridmoment på 90° utriktade vingar.

M(180°): Vridmoment på 180° utriktade vingar.


Tekniska anvisningar för fjädergångjärn



Gångjärn med låsfjäder


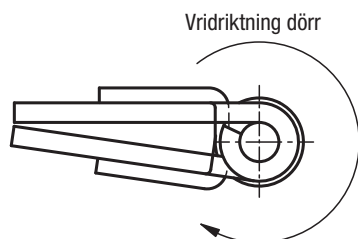


Gångjärn med öppningsfjäder


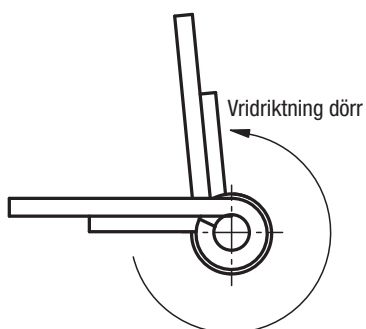


Montering och öppningsriktning:

uppsatt montering:

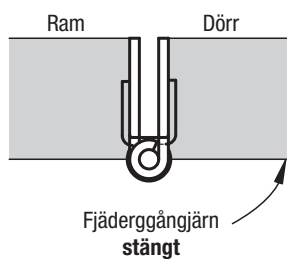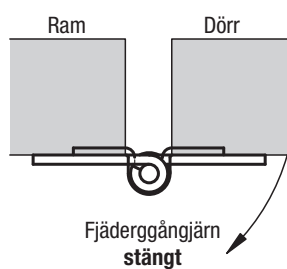

nedsänkt montering:

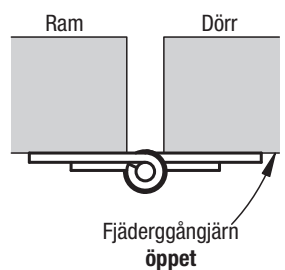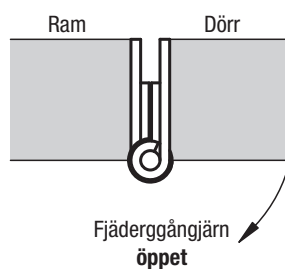

Pilen indikerar rotationsriktning av gångjärnet under påverkan av fjädern.