

Tekniska anvisningar för gångjärn



Gångjärn

På sidorna som följer visar vi på ett åskådligt sätt ett stort antal gångjärn. Fler kombinationer är möjliga om man använder gångjärnet med styrklackar, t.ex. om man vill kombinera aluminiumprofiler med olika spårbredder.

För övrigt:

Gångjärnen levereras som standard med axlar av rostfritt stål.


Gångjärnen K0436 och K0442 levereras med stålaxlar.

Vänster och höger gångjärn

För varje avtagbart gångjärn finns det en vänster- och en högerversion. Man måste därför vid beställningen veta på vilken sida som dörren eller luckan ska hängas upp.


Vänster gångjärn

Den fasta lagren gethänks till vänster.
Öppningsriktningen är från höger till vänster.

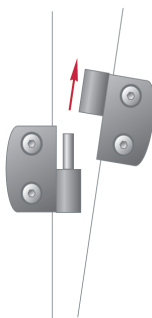


Höger gångjärn

Den fasta lagren gethänks till höger.
Öppningsriktningen är från vänster till höger.

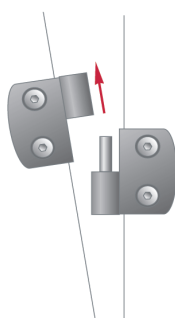

Fasta gångjärn

De båda lagren gethänks samtidigt.
Öppningsriktningen är från vänster till höger.

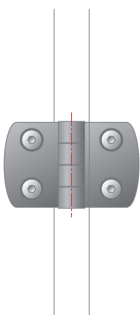


Styrklackar

Många gångjärn kan även på begäran levereras med styrklackar för spår i aluminiumprofiler. De säkrar gångjärnen mot att vridas och gör de klarar högre belastningar.

Gångjärnen är så konstruerade, att styrklackarna enkelt kan brytas ut med hjälp av en skruvmejsel.



Med styrklackar
Führungsnasen

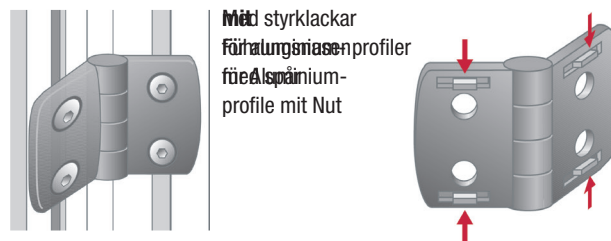

Med styrklackar
Führungsnasen
für Aluminium-
profile mit Nut

Ett litet trick

Om man inte vill montera en lucka eller dörr så att den kan hakas av, kan man också kombinera ett vänster- och ett högergångjärn. De båda gångjärnen monteras i ihakat skick och låser då varandra.

