

## Låsspak i zinkgods med yttergånga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.  
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.

#### Utförande:

Greppspak med plastbeläggning.  
Blåpassiverade ståldelar.

#### Anmärkning:

Levereras som standard i:  
orange RAL 2004, silvermetallic.

Där  $L \geq 60$  mm är gänglängden 60 mm.

#### På begäran:

Ytterligare innergångor, färger och specialutföranden.  
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

#### Ritningsinformation:

1) Plan ände DIN EN ISO 4753




# Låsspak i zinkgods med yttergånga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelbeskrivning/produktbilder

Lossa  
genom att lyfta



## Ritningar

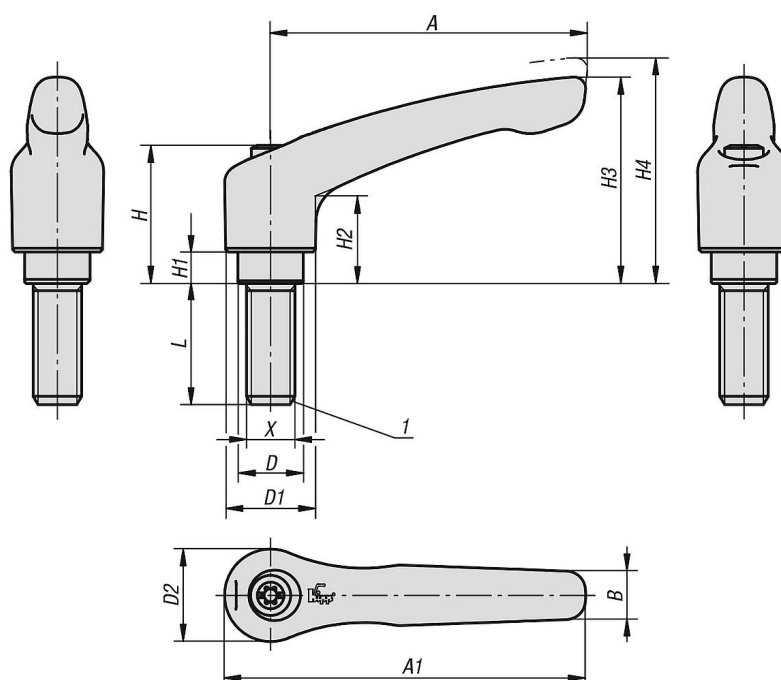

## Artikelöversikt

### Låsspakar med yttergånga

| Beställningsnr. | Färg grundkropp     | Grundkroppens yta | Storlek | X  | D  | D1 | D2 | H    | H1 | H2   | H3 | H4 | A  | A1 | B | Antal tänder | L  |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|----|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|---|--------------|----|
| K1659.0042X10   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 10 |
| K1659.0042X15   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 15 |
| K1659.0042X20   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 20 |
| K1659.0042X25   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 25 |
| K1659.0042X30   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 30 |
| K1659.0042X35   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 35 |

# Låsspak i zinkgods med yttergånga, blåpassiverad gänginsats i stål

## Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Färg grundkropp     | Grundkroppens yta | Storlek | X  | D  | D1 | D2 | H    | H1 | H2   | H3 | H4 | A  | A1 | B | Antal tänder | L  |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|----|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|---|--------------|----|
| K1659.0042X40   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 40 |
| K1659.0042X45   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 45 |
| K1659.0042X50   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 50 |
| K1659.0043X10   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 10 |
| K1659.0043X15   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 15 |
| K1659.0043X20   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 20 |
| K1659.0043X25   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 25 |
| K1659.0043X30   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 30 |
| K1659.0043X35   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 35 |
| K1659.0043X40   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 40 |
| K1659.0043X45   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 45 |
| K1659.0043X50   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 50 |
| K1659.0052X10   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 10 |
| K1659.0052X15   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 15 |
| K1659.0052X20   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 20 |
| K1659.0052X25   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 25 |
| K1659.0052X30   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 30 |
| K1659.0052X35   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 35 |
| K1659.0052X40   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 40 |
| K1659.0052X45   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 45 |
| K1659.0052X50   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 50 |
| K1659.0053X10   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 10 |
| K1659.0053X15   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 15 |
| K1659.0053X20   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 20 |
| K1659.0053X25   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 25 |
| K1659.0053X30   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 30 |
| K1659.0053X35   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 35 |
| K1659.0053X40   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 40 |
| K1659.0053X45   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 45 |
| K1659.0053X50   | silvermetallic      | plast-belagd      | 0       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16           | 50 |
| K1659.1052X10   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 10 |
| K1659.1052X15   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 15 |
| K1659.1052X20   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 20 |
| K1659.1052X25   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 25 |
| K1659.1052X30   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 30 |
| K1659.1052X35   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 35 |
| K1659.1052X40   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 40 |
| K1659.1052X45   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 45 |
| K1659.1052X50   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 50 |
| K1659.1053X10   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 10 |
| K1659.1053X15   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 15 |
| K1659.1053X20   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 20 |
| K1659.1053X25   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 25 |
| K1659.1053X30   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 30 |
| K1659.1053X35   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 35 |
| K1659.1053X40   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 40 |
| K1659.1053X45   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 45 |
| K1659.1053X50   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 50 |
| K1659.1062X10   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 10 |
| K1659.1062X15   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 15 |
| K1659.1062X20   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 20 |
| K1659.1062X25   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 25 |
| K1659.1062X30   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 30 |
| K1659.1062X35   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 35 |
| K1659.1062X40   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 40 |
| K1659.1062X45   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 45 |
| K1659.1062X50   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 50 |
| K1659.1063X10   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 10 |
| K1659.1063X15   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 15 |
| K1659.1063X20   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 20 |
| K1659.1063X25   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 25 |
| K1659.1063X30   | silvermetallic      | plast-belagd      | 1       | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16           | 30 |



# Låsspak i zinkgods med yttergånga, blåpassiverad gänginsats i stål

## Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Färg grundkropp     | Grundkroppens yta | Storlek | X   | D    | D1   | D2   | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | A  | A1   | B   | Antal tänder | L  |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|------|-----|--------------|----|
| K1659.2103X55   | silvermetallic      | plast-belagd      | 2       | M10 | 13,5 | 18,5 | 19   | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20           | 55 |
| K1659.2103X60   | silvermetallic      | plast-belagd      | 2       | M10 | 13,5 | 18,5 | 19   | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20           | 60 |
| K1659.3082X15   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 15 |
| K1659.3082X20   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 20 |
| K1659.3082X25   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 25 |
| K1659.3082X30   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 30 |
| K1659.3082X35   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 35 |
| K1659.3082X40   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 40 |
| K1659.3082X45   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 45 |
| K1659.3082X50   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 50 |
| K1659.3082X55   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 55 |
| K1659.3082X60   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 60 |
| K1659.3083X15   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 15 |
| K1659.3083X20   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 20 |
| K1659.3083X25   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 25 |
| K1659.3083X30   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 30 |
| K1659.3083X35   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 35 |
| K1659.3083X40   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 40 |
| K1659.3083X45   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 45 |
| K1659.3083X50   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 50 |
| K1659.3083X55   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 55 |
| K1659.3083X60   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M8  | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 60 |
| K1659.3102X15   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 15 |
| K1659.3102X20   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 20 |
| K1659.3102X25   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 25 |
| K1659.3102X30   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 30 |
| K1659.3102X35   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 35 |
| K1659.3102X40   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 40 |
| K1659.3102X45   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 45 |
| K1659.3102X50   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 50 |
| K1659.3102X55   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 55 |
| K1659.3102X60   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 60 |
| K1659.3103X15   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 15 |
| K1659.3103X20   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 20 |
| K1659.3103X25   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 25 |
| K1659.3103X30   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 30 |
| K1659.3103X35   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 35 |
| K1659.3103X40   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 40 |
| K1659.3103X45   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 45 |
| K1659.3103X50   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 50 |
| K1659.3103X55   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 55 |
| K1659.3103X60   | silvermetallic      | plast-belagd      | 3       | M10 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80 | 91   | 11  | 22           | 60 |
| K1659.4102X20   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 20 |
| K1659.4102X25   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 25 |
| K1659.4102X30   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 30 |
| K1659.4102X35   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 35 |
| K1659.4102X40   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 40 |
| K1659.4102X45   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 45 |
| K1659.4102X50   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 50 |
| K1659.4102X55   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 55 |
| K1659.4102X60   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 60 |
| K1659.4102X70   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 70 |
| K1659.4102X80   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 80 |
| K1659.4102X90   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 90 |
| K1659.4103X20   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 20 |
| K1659.4103X25   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 25 |
| K1659.4103X30   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 30 |
| K1659.4103X35   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 35 |
| K1659.4103X40   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 40 |
| K1659.4103X45   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 45 |
| K1659.4103X50   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 50 |
| K1659.4103X55   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95 | 109  | 13  | 24           | 55 |

# Låsspak i zinkgods med yttergånga, blåpassiverad gänginsats i stål

## Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Färg grundkropp     | Grundkroppens yta | Storlek | X   | D  | D1 | D2   | H  | H1 | H2    | H3 | H4    | A   | A1  | B  | Antal tänder | L  |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|-----|----|----|------|----|----|-------|----|-------|-----|-----|----|--------------|----|
| K1659.4103X60   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 60 |
| K1659.4103X70   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 70 |
| K1659.4103X80   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 80 |
| K1659.4103X90   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 90 |
| K1659.4122X20   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 20 |
| K1659.4122X25   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 25 |
| K1659.4122X30   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 30 |
| K1659.4122X35   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 35 |
| K1659.4122X40   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 40 |
| K1659.4122X45   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 45 |
| K1659.4122X50   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 50 |
| K1659.4122X55   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 55 |
| K1659.4122X60   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 60 |
| K1659.4122X70   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 70 |
| K1659.4122X80   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 80 |
| K1659.4122X90   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 90 |
| K1659.4123X20   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 20 |
| K1659.4123X25   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 25 |
| K1659.4123X30   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 30 |
| K1659.4123X35   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 35 |
| K1659.4123X40   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 40 |
| K1659.4123X45   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 45 |
| K1659.4123X50   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 50 |
| K1659.4123X55   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 55 |
| K1659.4123X60   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 60 |
| K1659.4123X70   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 70 |
| K1659.4123X80   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 80 |
| K1659.4123X90   | silvermetallic      | plast-belagd      | 4       | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27    | 63 | 67,5  | 95  | 109 | 13 | 24           | 90 |
| K1659.5122X25   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 25 |
| K1659.5122X30   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 30 |
| K1659.5122X35   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 35 |
| K1659.5122X40   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 40 |
| K1659.5122X45   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 45 |
| K1659.5122X50   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 50 |
| K1659.5122X55   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 55 |
| K1659.5122X60   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 60 |
| K1659.5122X70   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 70 |
| K1659.5122X80   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 80 |
| K1659.5122X90   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 90 |
| K1659.5123X25   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 25 |
| K1659.5123X30   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 30 |
| K1659.5123X35   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 35 |
| K1659.5123X40   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 40 |
| K1659.5123X45   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 45 |
| K1659.5123X50   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 50 |
| K1659.5123X55   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 55 |
| K1659.5123X60   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 60 |
| K1659.5123X70   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 70 |
| K1659.5123X80   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 80 |
| K1659.5123X90   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M12 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,5  | 73 | 77,5  | 110 | 126 | 15 | 26           | 90 |
| K1659.5162X25   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 25 |
| K1659.5162X30   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 30 |
| K1659.5162X35   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 35 |
| K1659.5162X40   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 40 |
| K1659.5162X45   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 45 |
| K1659.5162X50   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 50 |
| K1659.5162X55   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 55 |
| K1659.5162X60   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 60 |
| K1659.5162X70   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 70 |
| K1659.5162X80   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 80 |
| K1659.5162X90   | ren orange RAL 2004 | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 90 |
| K1659.5163X25   | silvermetallic      | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32   | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 25 |

## Låsspak i zinkgods med yttergånga, blåpassiverad gänginsats i stål

### Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | Storlek | X   | D  | D1 | D2 | H  | H1 | H2    | H3 | H4    | A   | A1  | B  | Antal tänder | L  |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------|-----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|-----|-----|----|--------------|----|
| K1659.5163X30   | silvermetallic  | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 30 |
| K1659.5163X35   | silvermetallic  | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 35 |
| K1659.5163X40   | silvermetallic  | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 40 |
| K1659.5163X45   | silvermetallic  | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 45 |
| K1659.5163X50   | silvermetallic  | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 50 |
| K1659.5163X55   | silvermetallic  | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 55 |
| K1659.5163X60   | silvermetallic  | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 60 |
| K1659.5163X70   | silvermetallic  | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 70 |
| K1659.5163X80   | silvermetallic  | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 80 |
| K1659.5163X90   | silvermetallic  | plast-belagd      | 5       | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26           | 90 |