

Gummidämpare, typ TP dörrdämpare

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 60° Shore A.

Anmärkning:

Stoppdämpare av gummi för påskruvning. Kan även användas som maskinfötter för maskiner.

På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.

Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.


Temperaturområde:

-30 °C till +80 °C

På begäran:

Andra shorehårdheter.

Ritningar

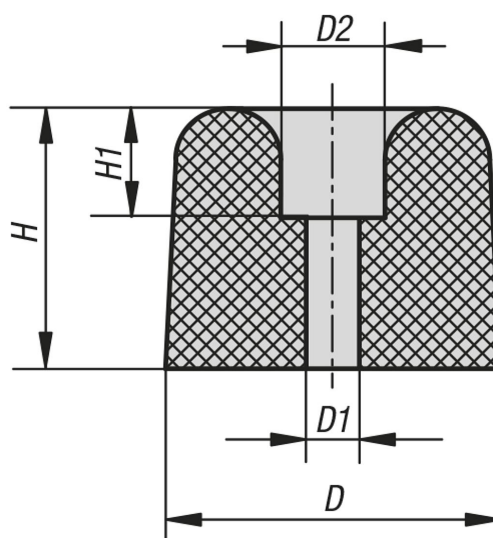

Artikelöversikt

gummidämpare typ TP dörrdämpare

Beställningsnr.	D	D1	D2	H	H1
K1931.02601560	26	4	12	15	9
K1931.03002260	30	7	11	21	5
K1931.03503060	35	8	17	30	10
K1931.04003560	40	7	20	35	8

