

Platt låsspak i zinkgods med yttergånga, gänginsats i brunerat stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Lossa
genom att lyfta



Beskrivning

Material:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.

Utförande:

Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.

Anmärkning:

Där $L \geq 60$ mm är gänglängden 60 mm.

På begäran:


Ytterligare yttergångor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Ritningsinformation:

1) Plan ände DIN EN ISO 4753

Platt låsspak i zinkgods med yttergånga, gänginsats i brunerat stål

Ritningar

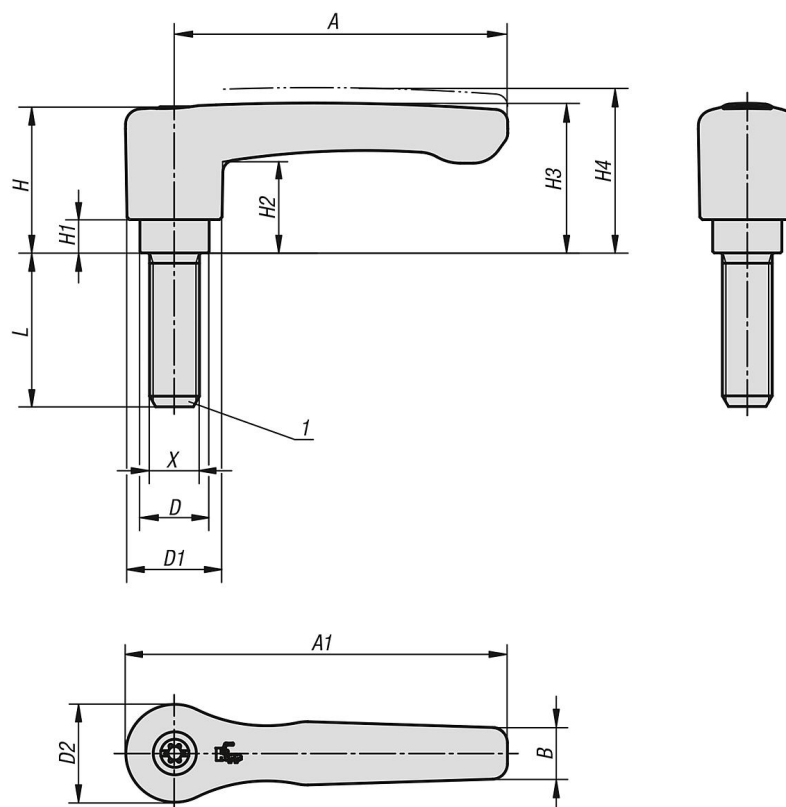

Artikelöversikt

Låsspakar plana med yttergånga

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	Storlek	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder	L
K0737.2061X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2061X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2061X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2061X30	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2061X35	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2061X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2061X45	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2061X50	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2061X55	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2061X60	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.2081X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2081X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2081X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2081X30	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2081X35	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2081X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2081X45	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2081X50	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2081X55	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2081X60	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.2101X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2101X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2101X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2101X30	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2101X35	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2101X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40

Platt låsspak i zinkgods med yttergånga, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	Storlek	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder	L
K0737.2101X45	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2101X50	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2101X55	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2101X60	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.3081X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.3081X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.3081X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.3081X30	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.3081X35	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.3081X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.3081X45	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.3081X50	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.3081X55	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.3081X60	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.3101X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.3101X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.3101X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.3101X30	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.3101X35	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.3101X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.3101X45	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.3101X50	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.3101X55	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.3101X60	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.206181X15	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.206181X20	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.206181X25	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.206181X30	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.206181X35	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.206181X40	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.206181X45	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.206181X50	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.206181X55	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.206181X60	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.208181X15	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.208181X20	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.208181X25	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.208181X30	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.208181X35	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.208181X40	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.208181X45	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.208181X50	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.208181X55	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.208181X60	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.210181X15	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.210181X20	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.210181X25	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.210181X30	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.210181X35	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.210181X40	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.210181X45	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.210181X50	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.210181X55	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.210181X60	svart RAL 9005	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.308181X15	svart RAL 9005	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.308181X20	svart RAL 9005	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.308181X25	svart RAL 9005	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.308181X30	svart RAL 9005	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.308181X35	svart RAL 9005	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.308181X40	svart RAL 9005	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.308181X45	svart RAL 9005	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.308181X50	svart RAL 9005	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50

Platt låsspak i zinkgods med yttergånga, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	Storlek	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder	L
K0737.206184X15	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.206184X20	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.206184X25	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.206184X30	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.206184X35	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.206184X40	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.206184X45	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.206184X50	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.206184X55	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.206184X60	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.208184X15	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.208184X20	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.208184X25	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.208184X30	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.208184X35	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.208184X40	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.208184X45	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.208184X50	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.208184X55	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.208184X60	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.210184X15	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.210184X20	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.210184X25	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.210184X30	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.210184X35	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.210184X40	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.210184X45	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.210184X50	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.210184X55	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.210184X60	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.308184X15	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.308184X20	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.308184X25	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.308184X30	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.308184X35	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.308184X40	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.308184X45	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.308184X50	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.308184X55	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.308184X60	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.310184X15	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.310184X20	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.310184X25	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.310184X30	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.310184X35	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.310184X40	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.310184X45	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.310184X50	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.310184X55	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.310184X60	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60