

Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Svart sidenmatt  RAL 9005	Svart strukturmatt  RAL 9005	Orange strukturmatt  RAL 2004	Rapsgul strukturmatt  RAL 1021
Trafikrött strukturmatt  RAL 3020	Signalgrön strukturmatt  RAL 6032	Trafikblå strukturmatt  RAL 5017	Ljusgrå strukturmatt  RAL 7035
Fönstergrå strukturmatt  RAL 7040	blank olackerad 	Höglansfärgromade 	

Beskrivning

Material:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.

Utförande:

Greppspak med plastbeläggning eller höglansfärgromad. Brunerade ståldelar.

På begäran:


Ytterligare innergångar, färger och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Lossa
genom att lyfta



Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Ritningar

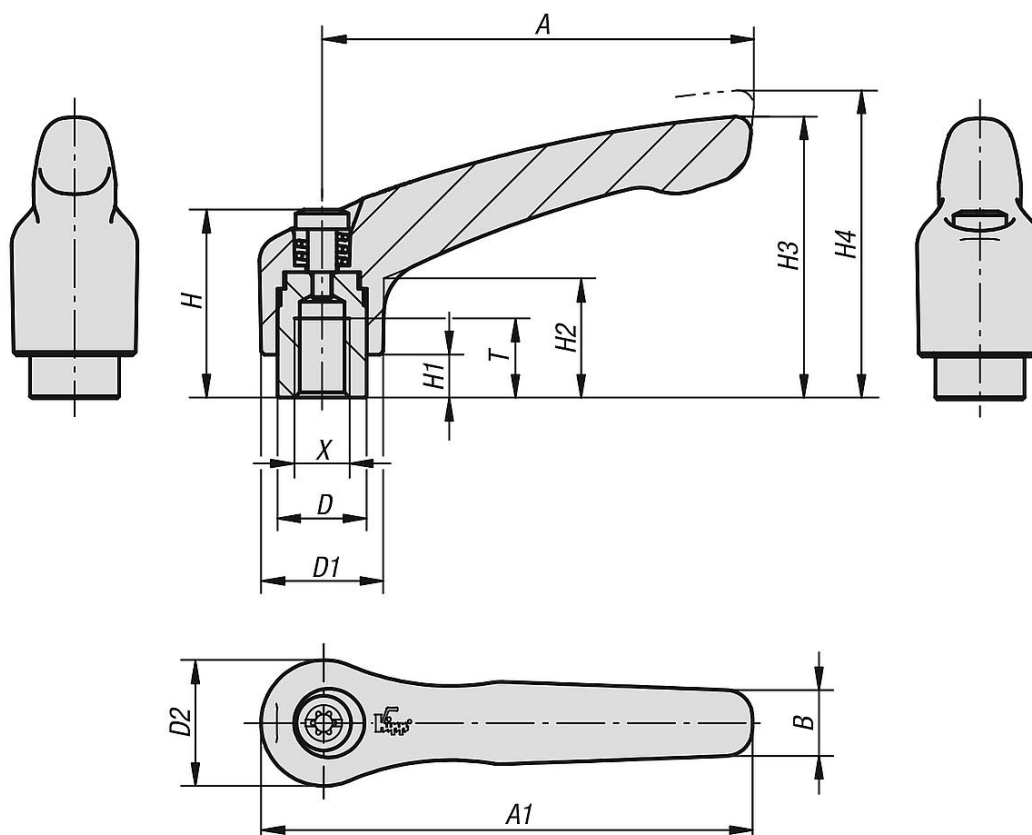

Artikelöversikt

Låsspakar med innergänga

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K0122.0031	Svart RAL 9005	sidenmatt	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0041	Svart RAL 9005	sidenmatt	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0051	Svart RAL 9005	sidenmatt	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.1041	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1051	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1061	svart RAL 9005	sidenmatt	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.2061	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.2081	svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.3081	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.3101	svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.4101	Svart RAL 9005	sidenmatt	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.4121	Svart RAL 9005	sidenmatt	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.5121	Svart RAL 9005	sidenmatt	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.5161	Svart RAL 9005	sidenmatt	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.003181	svart RAL 9005	struktur matt	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004181	svart RAL 9005	struktur matt	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005181	svart RAL 9005	struktur matt	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104181	svart RAL 9005	struktur matt	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105181	svart RAL 9005	struktur matt	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106181	svart RAL 9005	struktur matt	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206181	svart RAL 9005	struktur matt	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208181	svart RAL 9005	struktur matt	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308181	svart RAL 9005	struktur matt	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310181	svart RAL 9005	struktur matt	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

Låsspak i zinkgods med innergånga, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K0122.410181	svart RAL 9005	struktur matt	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412181	svart RAL 9005	struktur matt	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512181	svart RAL 9005	struktur matt	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516181	svart RAL 9005	struktur matt	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.003182	ren orange RAL 2004	struktur matt	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004182	ren orange RAL 2004	struktur matt	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005182	ren orange RAL 2004	struktur matt	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104182	ren orange RAL 2004	struktur matt	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105182	ren orange RAL 2004	struktur matt	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106182	ren orange RAL 2004	struktur matt	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206182	ren orange RAL 2004	struktur matt	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208182	ren orange RAL 2004	struktur matt	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308182	ren orange RAL 2004	struktur matt	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310182	ren orange RAL 2004	struktur matt	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410182	ren orange RAL 2004	struktur matt	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412182	ren orange RAL 2004	struktur matt	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512182	ren orange RAL 2004	struktur matt	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516182	ren orange RAL 2004	struktur matt	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.003183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516183	rapsgul RAL 1021	struktur matt	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.003184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516184	trafikrött RAL 3020	struktur matt	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.003185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516185	signalgrön RAL 6032	struktur matt	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.003186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16

Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K0122.005186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516186	trafikblå RAL 5017	struktur matt	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.003187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516187	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.003188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516188	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.003008	-	blank	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004008	-	blank	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005008	-	blank	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104008	-	blank	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105008	-	blank	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106008	-	blank	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206008	-	blank	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208008	-	blank	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308008	-	blank	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310008	-	blank	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410008	-	blank	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412008	-	blank	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512008	-	blank	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516008	-	blank	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.0036	silver	höggglansförokromat	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0046	silver	höggglansförokromat	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0056	silver	höggglansförokromat	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.1046	silver	höggglansförokromat	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1056	silver	höggglansförokromat	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1066	silver	höggglansförokromat	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.2066	silver	höggglansförokromat	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.2086	silver	höggglansförokromat	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20

Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K0122.3086	silver	högglansförokromat	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.3106	silver	högglansförokromat	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.4106	silver	högglansförokromat	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.4126	silver	högglansförokromat	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.5126	silver	högglansförokromat	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.5166	silver	högglansförokromat	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26