

Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Svart sidenmatt RAL 9005 | Svart strukturmatt RAL 9005 | Orange strukturmatt RAL 2004 | Rapsgul strukturmatt RAL 1021 |
| Trafikrött strukturmatt RAL 3020 | Signalgrön strukturmatt RAL 6032 | Trafikblå strukturmatt RAL 5017 | Ljusgrå strukturmatt RAL 7035 |
| Fönstergrå strukturmatt RAL 7040 | blank olackerad | Höglansförkromade | |

Beskrivning

Material:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Greppspak med plastbeläggning eller höglansförkromad. Blanka ståldelar.

På begäran:


Ytterligare innergångor, färger och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot prstillägg.

Lossa
genom att lyfta



Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Ritningar

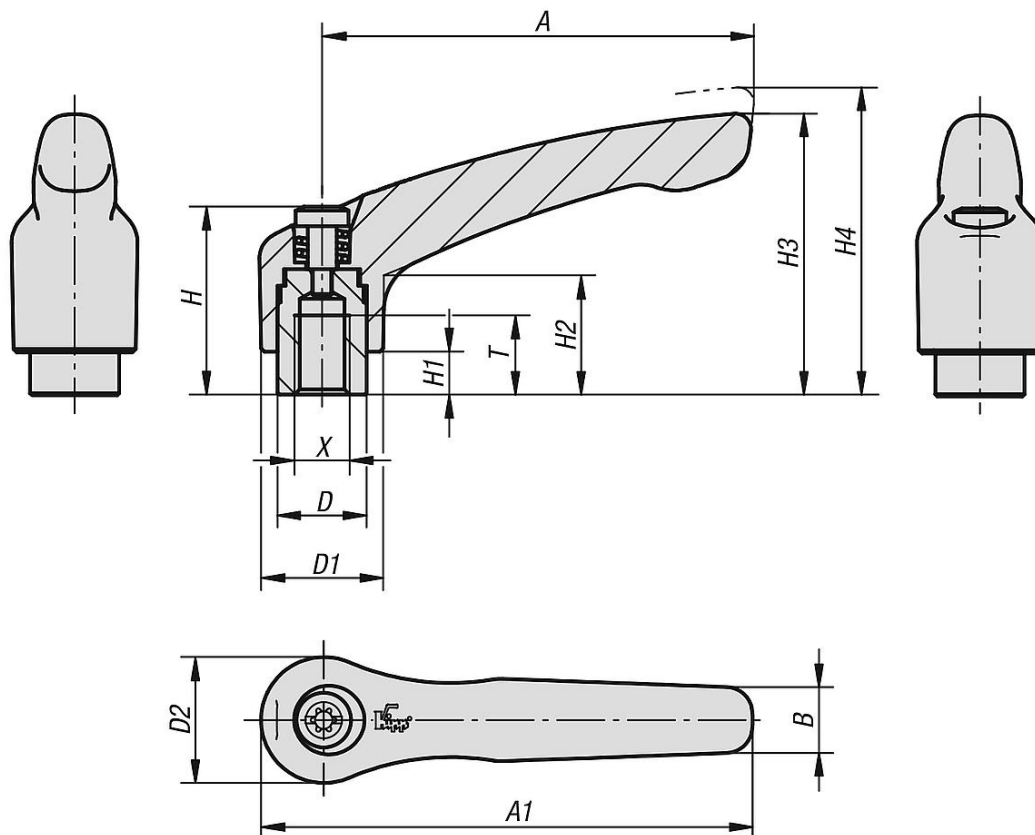

Artikelöversikt

Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål

| Beställningsnr. | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | Storlek | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------|-----|----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|--------------|
| K0123.0031 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.0041 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.0051 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.1041 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.1051 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.1061 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.2061 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.2081 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.3081 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.3101 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.4101 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.4121 | Svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.5121 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.5161 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.003181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.004181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.005181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.104181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.105181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.106181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.206181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.208181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.308181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.310181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |

Låsspak i zinkgods med innergång, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | Storlek | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|-----|----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|--------------|
| K0123.410181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.412181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.512181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.516181 | svart RAL 9005 | struktur matt | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.003182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.004182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.005182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.104182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.105182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.106182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.206182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.208182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.308182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.310182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.410182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.412182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.512182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.516182 | ren orange RAL 2004 | struktur matt | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.003183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.004183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.005183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.104183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.105183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.106183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.206183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.208183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.308183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.310183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.410183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.412183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.512183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.516183 | rapsgul RAL 1021 | struktur matt | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.004184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.003184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.005184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.104184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.105184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.106184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.206184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.208184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.308184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.310184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.410184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.412184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.512184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.516184 | trafikrött RAL 3020 | struktur matt | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.003185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.004185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.005185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.104185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.105185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.106185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.206185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.208185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.308185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.310185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.410185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.412185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.512185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.516185 | signalgrön RAL 6032 | struktur matt | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.003186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.004186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |

Låsspak i zinkgods med innergånga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | Storlek | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder |
|-----------------|---------------------|--------------------|---------|-----|----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|--------------|
| K0123.005186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.104186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.105186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.106186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.206186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.208186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.308186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.310186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.410186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.412186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.512186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.516186 | trafikblå RAL 5017 | struktur matt | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.003187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.003188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.004188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.005188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.104188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.105188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.106188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.206188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.208188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.308188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.310188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.410188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.412188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.512188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.516188 | fönstergrå RAL 7040 | struktur matt | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.004187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.005187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.104187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.105187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.106187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.206187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.208187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.308187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.310187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.410187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.412187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.512187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.516187 | ljusgrå RAL 7035 | struktur matt | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.003008 | - | blank | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.004008 | - | blank | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.005008 | - | blank | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.104008 | - | blank | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.105008 | - | blank | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.106008 | - | blank | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.206008 | - | blank | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.208008 | - | blank | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.308008 | - | blank | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.310008 | - | blank | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.410008 | - | blank | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.412008 | - | blank | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.512008 | - | blank | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.516008 | - | blank | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.0036 | silver | högglansförokromat | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.0046 | silver | högglansförokromat | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.0056 | silver | högglansförokromat | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |
| K0123.1046 | silver | högglansförokromat | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.1056 | silver | högglansförokromat | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.1066 | silver | högglansförokromat | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |
| K0123.2066 | silver | högglansförokromat | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |
| K0123.2086 | silver | högglansförokromat | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |

Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | Storlek | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder |
|-----------------|-----------------|--------------------|---------|-----|----|----|----|------|----|----|------|------|------|-----|-----|----|--------------|
| K0123.3086 | silver | högglansförokromat | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.3106 | silver | högglansförokromat | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |
| K0123.4106 | silver | högglansförokromat | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.4126 | silver | högglansförokromat | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |
| K0123.5126 | silver | högglansförokromat | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |
| K0123.5166 | silver | högglansförokromat | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |