

Låsspakar med yttergånga, ståldelar av rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Lossa
genom att lyfta



Beskrivning

Material:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Greppspak med plastbeläggning eller högglansförokromad. Blanka ståldelar.

Anmärkning:

Där $L \geq 60$ mm är gänglängden 60 mm.

På begäran:

Ytterligare yttergångar, skruvlängder, färger och specialutföranden.


Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Ritningsinformation:

1) Plan ände DIN EN ISO 4753

Låsspakar med yttergånga, ståldelar av rostfritt stål

Ritningar

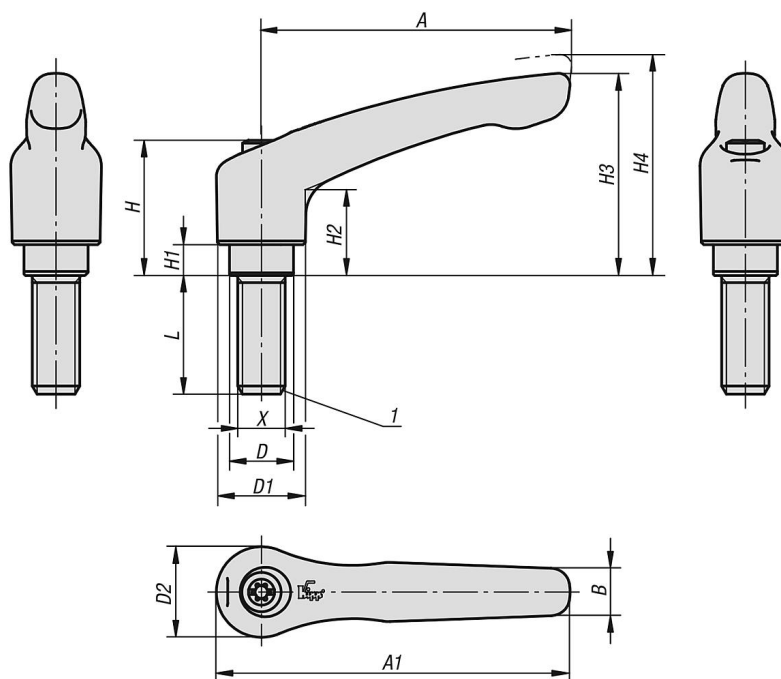

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	Storlek	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder	L
K0123.0031X6	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
K0123.0031X10	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0123.0031X15	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0123.0031X20	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0123.0041X10	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0123.0041X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0123.0041X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0123.0041X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0123.0041X30	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K0123.0051X10	Svart RAL 9005	sidenmatt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0123.0051X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0123.0051X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0123.0051X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0123.0051X30	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K0123.0051X35	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K0123.0051X40	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K0123.0051X45	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
K0123.0051X50	svart RAL 9005	sidenmatt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
K0123.1051X10	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0123.1051X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0123.1051X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0123.1051X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0123.1051X30	svart RAL 9005	sidenmatt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0123.1051X35	svart RAL 9005	sidenmatt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K0123.1051X40	svart RAL 9005	sidenmatt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0123.1051X45	svart RAL 9005	sidenmatt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K0123.1051X50	svart RAL 9005	sidenmatt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0123.1061X10	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0123.1061X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0123.1061X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0123.1061X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0123.1061X30	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0123.1061X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40

Låsspakar med yttergånga, ståldelar av rostfritt stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	Storlek	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder	L
K0123.1061X50	Svart RAL 9005	sidenmatt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0123.2061X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0123.2061X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.2061X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.2061X30	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.2061X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.2061X50	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.2061X60	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.2081X15	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0123.2081X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.2081X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.2081X30	svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.2081X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.2081X50	svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.2081X60	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.2101X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.2101X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.2101X30	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.2101X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.2101X50	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.2101X60	Svart RAL 9005	sidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.3081X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0123.3081X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0123.3081X30	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0123.3081X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0123.3081X50	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0123.3081X60	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0123.3101X20	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0123.3101X25	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0123.3101X30	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0123.3101X40	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0123.3101X50	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0123.3101X60	Svart RAL 9005	sidenmatt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0123.4121X25	svart RAL 9005	sidenmatt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0123.4121X30	svart RAL 9005	sidenmatt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0123.4121X40	svart RAL 9005	sidenmatt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0123.4121X50	svart RAL 9005	sidenmatt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0123.4121X60	svart RAL 9005	sidenmatt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0123.5161X30	svart RAL 9005	sidenmatt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0123.5161X40	svart RAL 9005	sidenmatt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0123.5161X50	svart RAL 9005	sidenmatt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0123.5161X60	svart RAL 9005	sidenmatt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60